 



# Pusiau sukimosi pavara DRQD-16-180-YSRJ-A-AR-FW

Gaminio numeris: 540455

FESTO

Padėties sekimui, su reguliojamais smūgio absorberiais ir eigos kompensavimo guoliais. Maitinimo jungtis dešinėje.

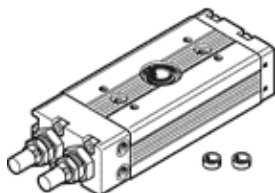

## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	16
Posūkio kampo nustatymo diapazonas	-20 ... 6 deg
Pasisukimo kampas	0 ... 180 deg
Dempferiavimas	Smūgių slopintuvas, kieta charakteristika, reguliuojamas
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	Krumpliaštiebis/krumpliaratis
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Darbinis slėgis	2 ... 10 bar
Maksimalus svyravimų dažnis prie 6 bar	1,8 Hz
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Darbinė terpė	Filtruotas suslėgtas oras
Atsparumo korozijai klasė CRC	1
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Sukimo momentas prie 6 bar	1,6 Nm
Montavimo tipas	Su kiauryme su vidiniu sriegiu Pasirenkamas
Pneumatinis pajungimas	M5
Informacija	Be vario ir PTFE.
Informacija apie pavaros veleną	Termiškai apdirbtas plienas
Informacija apie uždengimą	Aliuminis
Informacija apie sandariklius	NBR TPE-U(PU)
Informacija apie tvirtinimą	Aliuminis