


Trimatės kreipiamosios DHSR-DGE25RF-2DGE25RF-SLT20

Gaminio numeris: 543034

FESTO

Susideda iš elektrinės - diržinės pavaros su ritininiais guoliais, vertikali kompaktiška pozicionavimo ašis. Tikslus ir ypač dinamiškas pozicionavimas. Jungtys pritaikytos Festo posūkio pavarom ir griebtuvam. Užsakoma kaip atskira dalis arba kaip sumontuotas komplektas.

Norėdami gauti pasiūlymą, prašome paspausti viršuje esantį simbolį "Fakso užklausa".

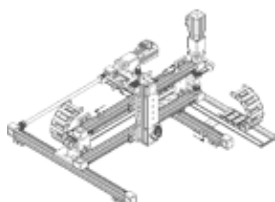

Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Surinkimas	Trimatis rėmas 2.0
Apkrova	0 ... 4 kg
Z- ašies pavara	SLT-20
Z- ašies pavaros sistema	Pneumatinis
Z ašies eiga	0 ... 200 mm
Kartojimo tikslumas, Z ašies galinė padėtis	± 0,02 mm
Y- ašies pavara	2x DGE-25-ZR-RF
Y- ašies pavaros sistema	Elektrinis Krumpliūotas diržas su 2x riedėjimo guoliais.
Tarpinė padėtis, Y ašis	betkoks
Y ašies eiga	0 ... 1.000 mm
Kartojimo tikslumas, Y ašies galinė padėtis	± 0,1 mm
Kartojimo tikslumas, Y ašies tarpinė padėtis	± 0,1 mm
X- ašies pavara	DGE-25-ZR-RF
X- ašies pavaros sistema	Elektrinis Krumpliūotas diržas su riedėjimo guoliais.
Tarpinė padėtis, X ašis	betkoks
X ašies eiga	0 ... 3.000 mm
Kartojimo tikslumas, X ašies galinė padėtis	± 0,1 mm
Kartojimo tikslumas, X ašies tarpinė padėtis	± 0,1 mm