


# Lygiagretaus motavimo komplektas EAMM-U-D60-52B

Gaminio numeris: 543167

FESTO

Suitable for electric drives.

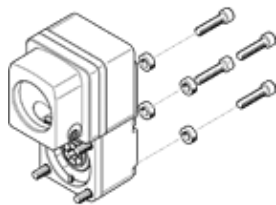

## Tech. Duomenys

| Savybės                  | Reikšmė                |
|--------------------------|------------------------|
| Dydis                    | 63                     |
| Montavimo pozicija       | Bet koks               |
| Maksimalus greitis       | 4.000 1/min            |
| Saugojimo temperatūra    | -25 ... 60 °C          |
| Sąlyginė oro drėgmė      | 0 - 95 %               |
| Apsaugos klasė           | IP40                   |
| Aplinkos temperatūra     | 0 ... 50 °C            |
| Inercijos masės momentas | 70,5 kgmm <sup>2</sup> |
| Tuščios eigos momentas   | 0,3 Nm                 |
| Keičiamas momentas       | 5,5 Nm                 |
| Produkto svoris          | 1.530 g                |
| Informacija              | Turi PWIS medžiagų     |