


# Ašies komplektas EAMM-A-A22-70A

Gaminio numeris: 558898

FESTO

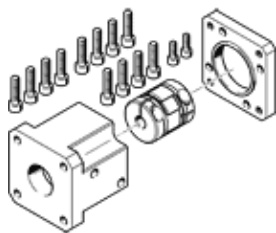

## Tech. Duomenys

| Savybės                  | Reikšmė                |
|--------------------------|------------------------|
| Dydis                    | 22                     |
| Montavimo pozicija       | Bet koks               |
| Maksimalus greitis       | 10.000 1/min           |
| Saugojimo temperatūra    | -25 ... 60 °C          |
| Sąlyginė oro drėgmė      | 0 - 95 %               |
| Apsaugos klasė           | IP40                   |
| Aplinkos temperatūra     | 0 ... 50 °C            |
| Inercijos masės momentas | 6,06 kgmm <sup>2</sup> |
| Keičiamas momentas       | 8 Nm                   |
| Produkto svoris          | 480 g                  |
| Informacija              | atitinka RoHS          |