


Variklio flanšas EAMF-A-38A-40S/40T

Gaminio numeris: 562669

FESTO

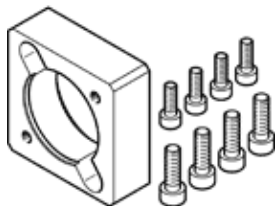

Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo pozicija	Bet koks
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Saugojimo temperatūra	-25 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 95 %
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	80 g
Interface code, motor in	40S 40T
Interface code, coupling housing	38A.2
Informacija	atitinka RoHS