


# Pajungimo kabelis NEBS-L2G4-K-5-LE4

Gaminio numeris: 570919

FESTO

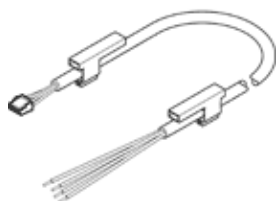

## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Kabelio priedas	Standartas
Laido bandymo sąlygos	Atsparumas lenkimui pagal Festo normas, bandymo sąlygos pagal užklausimą. Bandymas pagal užklausimą
Nominalus DC įtampos lygis	0 ... 30 V
Atsparumas smūgiams	0,8 kV
Leistina srovės apkrova prie 40°C	1 A
Užterštumo laipsnis	2
Apsaugos klasė	IP40
Aplinkos temperatūra esant lankščiai kabelių instaliacijai	-5 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-20 ... 60 °C
Elektrinė jungtis 1	Rozetė, stačiakampės formos L2, 4 kontaktai.
Elektrinė jungtis 2	Atvirai galai, 4- laidai.
Kabelio struktūra	4 x 0,14 mm <sup>2</sup>
Kabelio skersmuo	4,1 mm
Kabelio ilgis	5 m
Nominalus laidininko skerspjūvis	0,14 mm <sup>2</sup>
Spalvos kodas, šerdis izoliacija	mėlynas rudas Juodas baltas
Kabelio apvalkalo spalva	pilkas
Informacija	Be vario ir PTFE. atitinka RoHS
Informacija apie tvirtinimą	PBT
Medžiagos informacija, izoliuojanti įvorė	PP
Medžiagos informacija, kabelio apvalkalai	PVC