


Trimatės kreipiamosios DHSR-15-EGC120TB-EGC120TB-DNCE40

Gaminio numeris: 574554

FESTO

Norėdami gauti pasiūlymą, prašome paspausti viršuje esantį simbolį
"Fakso užklausa".

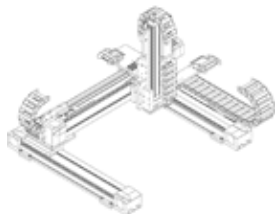

Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Surinkimas	Trimatis rėmas 15
Apkrova	0 ... 15 kg
Z- ašies pavara	DNCE-40
Z- ašies pavaros sistema	Elektrinis Krumpliuito diržo pavara
Tarpinė padėtis, Z ašis	betkoks
Z ašies eiga	0 ... 200 mm
Kartojimo tikslumas, Z ašies galinė padėtis	± 0,02 mm
Y- ašies pavara	EGC-120-TB
Y- ašies pavaros sistema	Elektrinis Krumpliuito diržo pavara su rutuliniais guoliais.
Tarpinė padėtis, Y ašis	betkoks
Y ašies eiga	0 ... 2.000 mm
Kartojimo tikslumas, Y ašies galinė padėtis	± 0,08 mm
Kartojimo tikslumas, Y ašies tarpinė padėtis	± 0,08 mm
X- ašies pavara	EGC-120-TB
X- ašies pavaros sistema	Elektrinis Krumpliuito diržo pavara su rutuliniais guoliais.
Tarpinė padėtis, X ašis	betkoks
X ašies eiga	0 ... 8.500 mm
Kartojimo tikslumas, X ašies galinė padėtis	± 0,08 mm
Kartojimo tikslumas, X ašies tarpinė padėtis	± 0,08 mm