


# Manipuliavimo modulis

## DHMZ-DGSL-20- -

Gaminio numeris: 8004635

FESTO

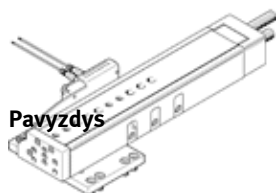

Pavyzdys

## Tech. Duomenys

Pilnas duomenų lapas- atskiros reikšmės priklauso nuo Jūsų konfigūracijos.

Savybės	Reikšmė
Darbinė eiga	10 ... 200 mm
Stūmoklio diametras	25 mm
Montavimo pozicija	Vertikalus
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Konstrukcija	Pneumatic linear module
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Darbinis slėgis	1 ... 8 bar
Maksimalus greitis	0,8 m/s
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Saugojimo temperatūra	-20 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	5 ... 45 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	247 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	295 N
Informacija	atitinka RoHS