

Iespiežamais T- veida savienotājs QST-5/16T-1/4-U


Daļas numurs: 153732

FESTO

samazinošs.

Šis produkts ir tikai pieejams ja pasūta no ASV Festo Korporācijas.

Tiks izņemts. Pieejams līdz 2011.

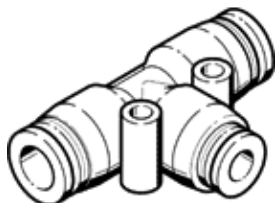

Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	Standarta
Nominālais izmērs	3,8 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Iepakojuma izmērs	1
Konstrukcijas struktūra	Spied/pavelc princips
Darbošanās spiediens	-0,95 ... 10 bar
No temperatūras atkarīgs darbības spiediens	-0,95 ... 10 bar
Darbošanās paņēmieni	Filtrēts saspiestais gaiss Vakuums
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Autorizācija	Germanischer Lloyd
Produkta svars	14 g
Izeju skaits	2
Piegādes līniju skaits	1
Pneimatiskais savienojums, piegādes līnija	priekš cauruļvada, 5/16" ārējais diametrs
Pneimatiskais savienojums, izeja	priekš cauruļvada, 1/4" ārējais diametrs priekš cauruļvada, 5/16" ārējais diametrs
Atbrīvošanas gredzena krāsa	Pelēks
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Materiālu informācija, korpus	PBT
Atbrīvošanas gredzena materiālu informācija	POM
Cauruļu blīvējumu materiālu informācija	NBR
Cauruļu iespiļēšanas segmenta materiālu informācija	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais