


# Y-insteekkoppeling QSY-12H

Artikelnummer: 130632

★ Standaardprogramma

met insteekhulzen.

FESTO

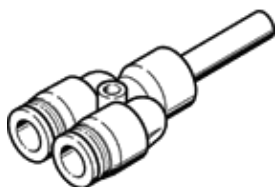

## Informatieblad

| Kenmerk                                 | Waarde  |
|---|---|
| Grootte                                 | Standaard   |
| Nominale diameter                       | 7,3 mm  |
| Inbouwpositie                           | willekeurig   |
| Aantal stuks per verpakking             | 10  |
| Constructieve opbouw                    | Duw-trekprincipe (push/pull)  |
| Temperatuurafhankelijke werkdruk        | -0,95 ... 14 bar  |
| Bedrijfsmedium                          | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-:]<br>Water volgens fabrikantenverklaring op <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk   |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK        | 1   |
| Omgevingstemperatuur                    | -10 ... 80 °C   |
| Toelating                               | Germanischer Lloyd  |
| Productgewicht                          | 34 g  |
| Aantal uitgangen                        | 2   |
| Aantal toevoerleidingen                 | 1   |
| Pneumatische aansluiting toevoerleiding | Insteekhuls QS-12   |
| Pneumatische aansluiting uitgang        | für Schlauch Außen-Ø 12 mm  |
| Kleur van de demontagering              | blauw   |
| Materiaal - opmerking                   | RoHS conform  |
| Informatie materiaal behuizing          | PBT   |
| Informatie materiaal demontagering      | POM   |
| Informatie materiaal slangdichting      | NBR   |
| Informatie materiaal slangklemsegment   | hooggelegeerd staal roestvrij   |