

# insteekschroefkoppeling

## QSM-B-M5-3-I-20


Artikelnummer: 132117

Einde productie

FESTO

[Uitwendige schroefdraad met binnenzeskant.](#)

[Einde productie. Leverbaar tot 2018. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.](#)

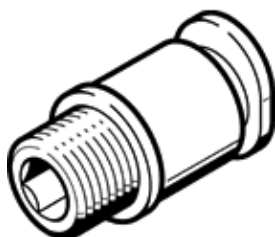

## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	Mini
Nominale diameter	1,9 mm
Soort dichting op de inschroeftap	Dichtingsring
Inbouwpositie	willekeurig
Aantal stuks per verpakking	20
Constructieve opbouw	Duw-trekprincipe (push/pull)
Werkdruk volledig temperatuurbereik	-0,95 ... 10 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Toelating	Germanischer Lloyd
Max. aandraaimoment	1,5 Nm
Productgewicht	3,3 g
Pneumatische aansluiting 1	Uitwendige schroefdraad M5
Pneumatische aansluiting 2	voor slang buitendiameter 3 mm
Kleur van de demontagering	blauw
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Informatie materiaal behuizing	Messing vernikkeld
Informatie materiaal demontagering	POM
Informatie materiaal slangdichting	NBR
Informatie materiaal slangklemsegment	hooggelegeerd staal roestvrij