


Tegenlager EAMG-U1-60

Artikelnummer: 1354282

FESTO

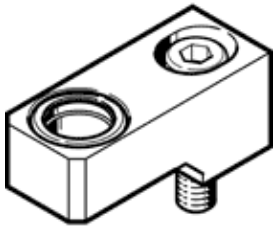

Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	60
Inbouwpositie	willekeurig
Max. toerental	6.000 1/min
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	35 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform