

# drukregelventiel LRMA-1/8-QS-4

 

Artikelnummer: 153489

Einde productie

[met manometer.](#)

[Einde productie. Leverbaar tot 2021. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.](#)

FESTO

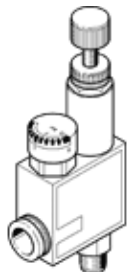

## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Regelfunctie	Uitgangsdruk constant met secundaire ontluchting
Pneumatische aansluiting 1	G1/8
Pneumatische aansluiting 2	QS-4
Soort bevestiging	met doorgangsboring
normaal nominaal debiet	59 l/min
Ingangsdruk 1	0 ... 9 bar
Omgevingstemperatuur	0 ... 60 °C
Materiaal behuizing	PBT-versterkt
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Bedieningsveiligheid	Kartelschroef met veiligheidsring
Inbouwpositie	willekeurig
Constructieve opbouw	direct gestuurd zuigerregelventiel met doorlopende druktoevoer
drukindicator	met manometer
Drukregelbereik	1 ... 8 bar
Productgewicht	54,5 g
Materiaal inschroeftap	Messing vernikkeld
Materiaal schroefdraaddichting	PTFE