

drukregelventiel LRMA-QS-8

 

Artikelnummer: 153497

Einde productie

[met manometer.](#)

[Einde productie. Leverbaar tot 2021. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.](#)

FESTO

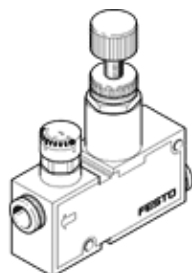

Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Regelfunctie	Uitgangsdruk constant met secundaire ontluchting
Pneumatische aansluiting 1	QS-8
Pneumatische aansluiting 2	QS-8
Soort bevestiging	met doorgangsboring
normaal nominaal debiet	124 l/min
Ingangsdruk 1	0 ... 9 bar
Omgevingstemperatuur	0 ... 60 °C
Materiaal behuizing	PBT-versterkt
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-]
Bedieningsveiligheid	Kartelschroef met veiligheidsring
Inbouwpositie	willekeurig
Constructieve opbouw	direct gestuurd zuigerregelventiel met doorlopende druktoevoer
drukindicator	met manometer
Drukregelbereik	1 ... 8 bar
Productgewicht	68 g
Materiaal inschroeftap	Messing vernikkeld
Materiaal schroefdraaddichting	PTFE