

# T-insteekschroefkoppeling

## QSTL-1/4-3/8-U


Artikelnummer: 153719

FESTO

360° draaibaar, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant.

Dit product is enkel via Festo Amerika verkrijgbaar.

Einde productie. Leverbaar tot 2011.

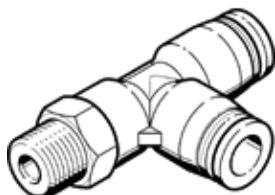

## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	Standaard
Nominale diameter	6,7 mm
Soort dichting op de draadplug	deklaag
Inbouwpositie	willekeurig
Aantal stuks per verpakking	1
Constructieve opbouw	Push-pullprincipe
Werkdruk	-0,95 ... 10 bar
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-0,95 ... 10 bar
Bedrijfsmedium	gefilterde perslucht Vacuüm
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Toelating	Germanischer Lloyd
Max. aandraaimoment	14 Nm
Aantal uitgangen	2
Aantal toevoerleidingen	1
Pneumatische aansluiting toevoerleiding	Uitwendige schroefdraad NPT1/4-18
Pneumatische aansluiting uitgang	voor slang buitendiameter 3/8"
Kleur van de demontagering	grijs
Materiaal - tip	RoHS conform
Materiaal - informatie behuizing	PBT
Materiaalinfo demontagering	POM
Materiaal - informatie slangdichting	NBR
Materiaalinfo slangklemsegment	hooggelegeerd staal roestvrij