

# T-insteekkoppeling QST-3/8T-5/16-U


Artikelnummer: 153733

FESTO

reducerend.

Dit product is enkel via Festo Amerika verkrijgbaar.

Einde productie. Leverbaar tot 2011.

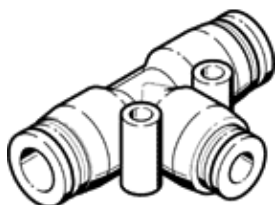

## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	Standaard
Nominale diameter	4,7 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Aantal stuks per verpakking	1
Constructieve opbouw	Push-pullprincipe
Werkdruk	-0,95 ... 10 bar
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-0,95 ... 10 bar
Bedrijfsmedium	gefilterde perslucht Vacuüm
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Toelating	Germanischer Lloyd
Productgewicht	23 g
Aantal uitgangen	2
Aantal toevoerleidingen	1
Pneumatische aansluiting toevoerleiding	voor slang buitendiameter 3/8"
Pneumatische aansluiting uitgang	voor slang buitendiameter 3/8" voor slang buitendiameter 5/16"
Kleur van de demontagering	grijs
Materiaal - tip	RoHS conform
Materiaal - informatie behuizing	PBT
Materiaalinfo demontagering	POM
Materiaal - informatie slangdichting	NBR
Materiaalinfo slangklemsegment	hooggelegeerd staal roestvrij