


# L-insteekschroefkoppeling (lang) QSMLL-1/8-1/8-U

Artikelnummer: 153912

FESTO

360° zwaaibaar, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant.  
Dit product is enkel via Festo Amerika verkrijgbaar.  
Type to be discontinued. Available until 2013. See Support Portal for alternative products.

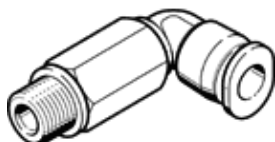

## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	Mini
Nominale diameter	2,3 mm
Soort dichting op de inschroeftap	coating
Inbouwpositie	willekeurig
Aantal stuks per verpakking	1
Constructieve opbouw	Duw-trekprincipe (push/pull)
Werkdruk volledig temperatuurbereik	-0,95 ... 10 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Toelating	Germanischer Lloyd
Max. aandraaimoment	8 Nm
Pneumatische aansluiting 1	NPT1/8-27
Pneumatische aansluiting 2	voor slang buitendiameter 1/8"
Kleur van de demontagering	grijs
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Informatie materiaal behuizing	PBT
Informatie materiaal demontagering	POM
Informatie materiaal slangdichting	NBR
Informatie materiaal slangklemsegment	hooggelegeerd staal roestvrij