

Y-insteekkoppeling QSMY-5/32T-1/8-U


Artikelnummer: 153922

FESTO

reducerend.

Dit product is enkel via Festo Amerika verkrijgbaar.

Type to be discontinued. Available until 2013. See Support Portal for alternative products.

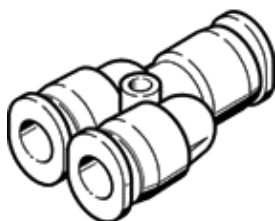

Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|--|
| Grootte | Mini |
| Nominale diameter | 1,5 mm |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Aantal stuks per verpakking | 1 |
| Constructieve opbouw | Duw-trekprincipe (push/pull) |
| Werkdruk volledig temperatuurbereik | -0,95 ... 10 bar |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 1 |
| Omgevingstemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Toelating | Germanischer Lloyd |
| Productgewicht | 3,6 g |
| Aantal uitgangen | 2 |
| Aantal toevoerleidingen | 1 |
| Pneumatische aansluiting 1 | voor slang buitendiameter 5/32" |
| Pneumatische aansluiting 2 | voor slang buitendiameter 1/8" |
| Kleur van de demontagering | grijs |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Informatie materiaal behuizing | PBT |
| Informatie materiaal demontagering | POM |
| Informatie materiaal slangdichting | NBR |
| Informatie materiaal slangklemsegment | hooggelegeerd staal roestvrij |