


 
# Lineaire aandrijving DGPL-1 1/4"- -PPV-A-GF-B

Artikelnummer: 162933

FESTO

voor positiedetectie (magneet), zuigerstangloos, met vormgesloten verbinding tussen zuiger en meenemer en instelbare eindpositiedemping voor en achter.

Dit product is enkel via Festo Amerika verkrijgbaar.

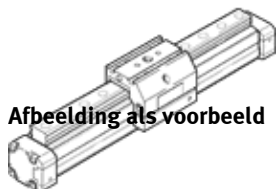

Afbeelding als voorbeeld

## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	10 ... 3.000 mm
Zuigerdiameter	1 1/4"
Demping	PPV: pneumatische demping aan beide zijden instelbaar YSR: Schokdemper, harde merklijn
Geleiding	Glijgeleiding
Meeneemprincipe	vormgesloten (gleuf)
Werkdruk	2 ... 8 bar
Werking	dubbelwerkend
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-]
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Dempingslengte	20 mm
Pneumatische aansluiting	NPT1/8-27