


Stoppercilinder STA-20-15-P-A-R

Artikelnummer: 164883

FESTO

met rol.

Dit product mag niet in vloeibare omgevingsmedia worden ingezet.
Eenvoudige ombouw tot dubbelwerkende cilinder is mogelijk.

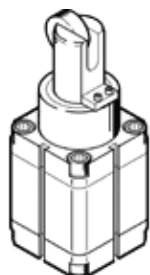

Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	15 mm
Zuigerdiameter	20 mm
Demping	P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Inbouwpositie	willekeurig
Werking	enkelwerkend trekkend
Constructieve opbouw	Zuigerstang met rol
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar
Varianten	eenzijdige zuigerstangen
Borging tegen verdraaiing/geleiding	afgevlakte zuigerstang
Werkdruk	1,5 ... 10 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Omgevingstemperatuur	0 ... 60 °C
Stootkracht	170 N
Toegelaten dwarskracht tijdens het schakelen	150 N
Soort bevestiging	naar keuze: met doorgangsboring met inwendige schroefdraad
Pneumatische aansluiting	M5
Materiaal - opmerking	vrij van koper en PTFE
Informatie materiaal deksel	Aluminium
Informatie materiaal dichtingen	NBR
Informatie materiaal behuizing	Aluminium
Informatie materiaal zuigerstang	hooggelegeerd staal roestvrij
Informatie materiaal rol	Staal