


l-snelschroefkoppeling LCKN-M5-PK-3

Artikelnummer: 164995

FESTO

360° oriënteerbaar, met afdichtring.

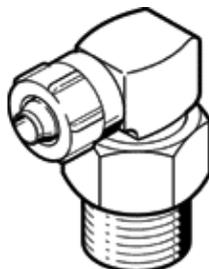

Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Nominale diameter	1,7 mm
Soort dichting op de inschroeftap	Dichtingsring
Inbouwpositie	willekeurig
Werkdruk volledig temperatuurbereik	-0,9 ... 16 bar
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - Moderate corrosion stress
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
Pneumatische aansluiting 1	Uitwendige schroefdraad M5
Pneumatische aansluiting 2	Voor koppelingsstekker binnendiameter 3 mm met moer
Informatie materiaal behuizing	Gespuitsgiet zink