 



# Naderingsschakelaar SMT-8-NS-K-LED-24-B

Artikelnummer: 171180

FESTO

elektrisch, contactloos, NPN, voor aandrijvingen met T-gleuf, met kabel.

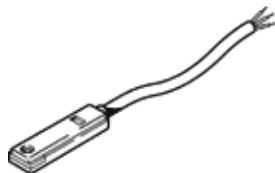

## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Design	voor T-gleuf
Volgens norm	EN 60947-5-2
Toelating	C-Tick
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn
Materiaal - opmerking	vrij van koper en PTFE
Meetprincipe	magneto-resistent
Omgevingstemperatuur	-20 ... 60 °C
Schakeluitgang	NPN
Schakelementfunctie	NO-contact (maakcontact)
Reproduceerbaarheid van de schakelwaarde	+/- 0,1 mm
Inschakeltijd	≤ 1 ms
Uitschakeltijd	≤ 0,8 ms
Max. uitgangsstroom	100 mA
Max. schakelvermogen DC	3 W
Spanningsdaling	≤ 1,5 V
Reststroom	0,002 mA
Bestand tegen kortsluiting	ja
Bestand tegen overbelasting	beschikbaar
Bedrijfsspanningsbereik DC	10 ... 30 V
Polariteitsbescherming	voor alle elektrische aansluitingen
Elektrische aansluiting	Kabel 3-aderig
Uitgangsrichting aansluiting	in de lengte
Kabellengte	2,5 m
Informatie materiaal kabelmantel	PUR
Soort bevestiging	geklemd in T-gleuf in de lengte in de gleuf inschuifbaar
Aandraaimoment	0,2 Nm
Productgewicht	30 g
Informatie materiaal behuizing	TPE-U(PU) hooggelegeerd staal roestvrij
Schakelstatusweergave	LED geel
Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie	-5 ... 60 °C
Beschermingsgraad	IP65 IP67