


# axiaalkit EAMM-A-P5-28B-28A

Artikelnummer: 1731474

FESTO

geschikt voor elektrische aandrijvingen.

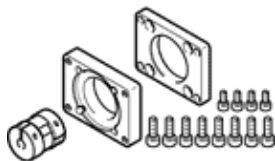

## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Overdraagbaar draaimoment	1,1 Nm
Productgewicht	40 g
Interface code, actuator	P5-28B
Interface code, motor in	28A
Interface code, koppelingsbehuizing	28B
Materiaal - opmerking	RoHS conform