


Precisiedebietregelaar met terugslag GRLA-M5-PK-3-LF-C

Artikelnummer: 175050

FESTO

voor debietregelaar op de afvoer, met draaibare aansluiting.

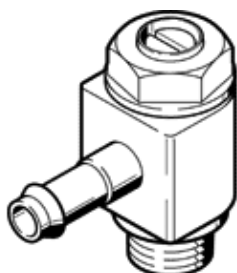

Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiel functie	ontluchtingsprecisiedebietregelfunctie met terugslag
Pneumatische aansluiting 1	PK-3
Pneumatische aansluiting 2	M5
Instelelement	Sleufschroef
Soort bevestiging	inschroefbaar
Normaal nominaal debiet in smoorrichting	40 l/min
Normaal nominaal debiet in terugslagrichting	42 ... 63 l/min
Werkdruk	0,2 ... 10 bar
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Bedrijfsmedium	gefilterde, niet-geoliede perslucht, filterfijnheid 40 µm gefilterde, geoliede perslucht, filterfijnheid 40 µm
Toelating	Germanischer Lloyd
Inbouwpositie	willekeurig
Nominaal debiet in smoorrichting 6 → 0 bar	80 l/min
Nominaal debiet in terugslagrichting 6 → 0 bar	85 ... 125 l/min
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Max. aandraaimoment	1,5 Nm
Productgewicht	7 g
Materiaal - informatie draadplug	vernikkeld Messing
Materiaal - informatie dichtingen	NBR
Materiaalinfo regelschroef	Messing
Materiaalinfo draaiaansluiting	Gespuitsgiet zink