 



# Precisiedebietregelaar met terugslag GRGZ-M5-PK-3-LF-C

Artikelnummer: 175061

FESTO

Toevoerregeling met smoring.

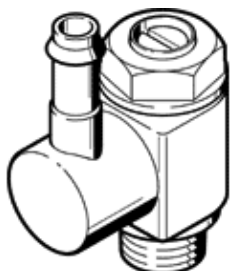

## Informatieblad

| Kenmerk   | Waarde  |
|---|---|
| Ventiel functie                                 | Precisiedebietregelaar met terugslagfunctie   |
| Pneumatische aansluiting 1                      | PK-3  |
| Pneumatische aansluiting 2                      | M5  |
| Instelelement                                   | Sleufschroef  |
| Soort bevestiging                               | inschroefbaar   |
| Normaal nominaal debiet in smoorrichting        | 48 l/min  |
| Normaal nominaal debiet in terugslagrichting    | 35 ... 58 l/min   |
| Werkdruk  | 0,2 ... 10 bar  |
| Omgevingstemperatuur                            | -10 ... 60 °C   |
| Bedrijfsmedium                                  | gefilterde, niet-geoliede perslucht, filterfijnheid 40 µm<br>gefilterde, geoliede perslucht, filterfijnheid 40 µm |
| Inbouwpositie                                   | willekeurig   |
| Nominaal debiet in smoorrichting 6 -> 0 bar     | 80 l/min  |
| Nominaal debiet in terugslagrichting 6 -> 0 bar | 60 ... 100 l/min  |
| Mediumtemperatuur                               | -10 ... 60 °C   |
| Max. aandrainmoment                             | 1,5 Nm  |
| Productgewicht                                  | 7 g   |
| Materiaal - informatie draadplug                | vernikkeld<br>Messing   |
| Materiaal - informatie dichtingen               | NBR   |
| Materiaalinfo regelschroef                      | Messing   |
| Materiaalinfo draaiaansluiting                  | Gespuitsgiet zink   |