

# L-insteekschroefkoppeling (lang) QSL-1/4-5/32-U


Artikelnummer: 190735

FESTO

360° draaibaar, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant.

Dit product is enkel via Festo Amerika verkrijgbaar.

Einde productie. Leverbaar tot 2011.

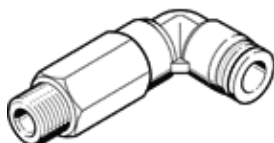

## Informatieblad

| Kenmerk                              | Waarde                                       |
|--------------------------------------|--|
| Grootte                              | Standaard                                    |
| Nominale diameter                    | 2,9 mm                                       |
| Soort dichting op de draadplug       | deklaag                                      |
| Inbouwpositie                        | willekeurig                                  |
| Aantal stuks per verpakking          | 1  |
| Constructieve opbouw                 | Push-pullprincipe                            |
| Werkdruk                             | -0,95 ... 10 bar                             |
| Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk | -0,95 ... 10 bar                             |
| Bedrijfsmedium                       | gefilterde perslucht<br>Vacuüm               |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK     | 1  |
| Omgevingstemperatuur                 | -10 ... 60 °C                                |
| Toelating                            | Germanischer Lloyd                           |
| Max. aandraaimoment                  | 14 Nm  |
| Productgewicht                       | 34,5 g                                       |
| Pneumatische aansluiting             | NPT1/4-18<br>voor slang buitendiameter 5/32" |
| Kleur van de demontagering           | grijs  |
| Materiaal - tip                      | RoHS conform                                 |
| Materiaal - informatie behuizing     | PBT  |
| Materiaalinfo demontagering          | POM  |
| Materiaal - informatie slangdichting | NBR  |
| Materiaalinfo slangklemsegment       | hooggelegeerd staal roestvrij                |