


geleidingsas FDG-40- -

Artikelnummer: 192853
Einde productie

FESTO

Einde productie. Leverbaar tot 2021. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.

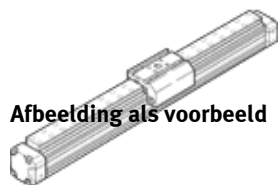

Afbeelding als voorbeeld

Informatieblad

Totaal gegevensblad - individuele waarden zijn afhankelijk van uw configuratie.

Kenmerk	Waarde
Grootte	40
Slag	1 ... 4.000 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Geleiding	Kogelomloopgeleiding
Constructieve opbouw	Geleidingsas zonder aandrijving
Max. snelheid	3 m/s
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Materiaal - opmerking	vrij van koper en PTFE
Materiaal geleidingselement	Staal
Materiaal behuizing	aluminiumlegering geanodiseerd