


# aansluitblok MHP1-PR8-3-PI-D9

Artikelnummer: 197235

FESTO

met stekkersokkels en elektrische multipool, voor halfmofventielen  
MHP1-...-PI

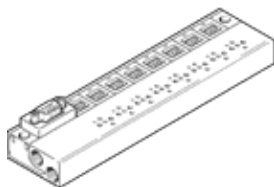

## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Max. aantal ventielplaatsen	8
Werkdruk	0 ... 8 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Soort bevestiging aansluitplaat	met doorgangsboring
Bevestigingstype ventiel	met inwendige schroefdraad
Pneumatische aansluiting 1	M7
Pneumatische aansluiting 3	M7
Materiaal aansluitplaat	aluminumlegering