

 

geluiddemper U-1

Artikelnummer: 2312

★ Kernprogramma

FESTO

voor het verminderen van geruis en het vermijden van vervuiling aan de ontluichtingsaansluitingen van pneumatische componenten.

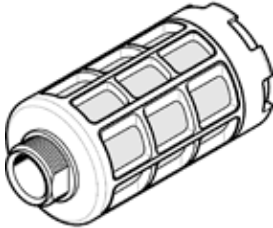

Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
Bedrijfsdruk Mpa	0 ... 1 MPa
Werkdruk	0 ... 10 bar
Debiet tegen atmosfeer	20.800 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Geluidsdrumniveau	90 dB(A)
Omgevingstemperatuur	-10 ... 70 °C
Productgewicht	139,8 g
Pneumatische aansluiting	G1
Materiaal silencer insert	PE
Materiaal - opmerking	RoHS conform