


axiaalkit EAMM-A-V32-42A

Artikelnummer: 4281142

★ Kernprogramma

FESTO

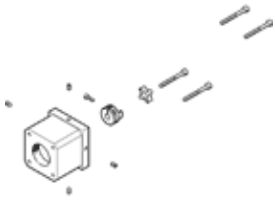

Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|----------------------------|------------------------|
| Nominale lengte | 40 mm |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Max. toerental | 10.000 1/min |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B2-L |
| Lagertemperatuur | -25 ... 60 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid | 0 - 95 % |
| Beschermingsgraad | IP40 |
| Omgevingstemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Massatraagheidsmoment | 0,19 kgmm ² |
| Overdraagbaar draaimoment | 1 Nm |
| Productgewicht | 120 g |
| Interface code, actuator | V32 |
| Interface code, motor in | 42A |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |