


sensor
SKDA-1.5-AB
Artikelnummer: 4624759

FESTO

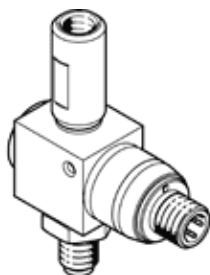

Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Krachtmeetbereik	0 ... 1,5 kN
Kalibreerbereik	-0,2 ... 2 kN
Grenslast	3,75 kN
Bedrijfsspanningsbereik DC	10 ... 30 V
Analoge uitgang	4 - 20 mA
Nauwkeurigheid analoge uitgang FS	0,2 %FS
Materiaal behuizing	aluminumlegering hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal - opmerking	LABS-houdende stoffen inbegrepen RoHS conform
Productgewicht	0,2 kg
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
Beschermingsgraad	IP67
Elektrische aansluiting	Contactdoos M12x1 4-polig A-gecodeerd
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn volgens EU-RoHS-RL
KC-kenteken	KC-EMV