 



Naderingsschakelaar SMT-10F-ZS-24V-K2,5Q-OE

Artikelnummer: 526676

FESTO

elektrisch, contactloos, 2-draadsuitvoering, voor aandrijvingen met sensorgleuf 10, met kabel.

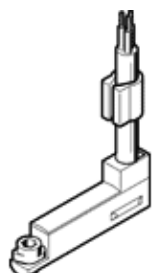

Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|--|
| Design | voor ronde gleuf |
| Toelating | C-Tick c UL us - Listed (OL) |
| CE-markering (zie conformiteitsverklaring) | volgens EU-EMV-richtlijn |
| Materiaal - tip | vrij van koper en PTFE |
| Meetprincipe | magnetoresistent |
| Omgevingstemperatuur | -20 ... 60 °C |
| Schakeluitgang | contactloos 2-draads |
| Schakelelementfunctie | NO-contact |
| Reproduceerbaarheid van de schakelwaarde | +/- 0,1 mm |
| Inschakeltijd | < 0,5 ms |
| Uitschakeltijd | > 0,5 ms |
| Max. uitgangsstroom | 50 mA |
| Max. schakelvermogen DC | 1,5 W |
| Spanningsbreuk | < 8 V |
| Reststroom | < 1 mA |
| Bestand tegen kortsluiting | ja |
| Bestand tegen overbelasting | beschikbaar |
| Bedrijfsspanningsbereik DC | 10 ... 30 V |
| Bescherming tegen omgekeerde polariteit | voor alle elektrische aansluitingen |
| Elektrische aansluiting | Kabel 2-aderig |
| Uitgangsrichting aansluiting | in de lengte |
| Kabellengte | 2,5 m |
| Materiaal - informatie kabelmantel | PUR |
| Soort bevestiging | vlak met cilinderprofiel geklemd in ronde gleuf van boven in de gleuf in te plaatsen |
| Aanhaalmoment | 0,4 Nm |
| Productgewicht | 15,4 g |
| Materiaal - informatie behuizing | PA hooggelegeerd staal roestvrij |
| Schakeltoestandindicator | LED geel |
| Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie | -5 ... 60 °C |
| Beschermingsgraad | IP65 IP67 |