

 

# Manometer

## MA-63-1,6-R1/4-MPA-E-RG

Artikelnummer: 526785  
Einde productie

FESTO

met aanduiding in MPa, instelbaar bereik rood/groen.  
Einde productie. Leverbaar tot 2014. Zie het Support Portal voor  
alternatieve producten.

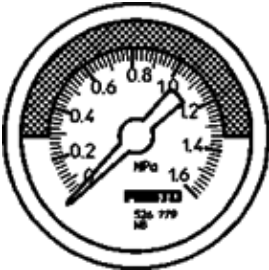

## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Afreesbereik [MPa]	0 ... 1,6 MPa
Volgens norm	EN 837-1
Nominale grootte manometer	63
Constructieve opbouw	Buisveer-manometer
Soort bevestiging	inline-installatie
Bedrijfsmedium	Inerte gassen neutrale vloeistoffen
Werkdruk	0 ... 1,6 MPa
Factor wisselbelasting	0,66
Meetnauwkeurigheid klasse	2,5
Beschermingsgraad	IP43
Mediumtemperatuur	-20 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-20 ... 60 °C
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Aansluitpositie	Achterkant centrisch
Pneumatische aansluiting	R1/4
Materiaal in contact met media	Messing
Informatie materiaal inschroeftap	Messing
Informatie materiaal behuizing	ABS
Informatie materiaal kijkvenster	PMMA
Kleur behuizing	zwart
Productgewicht	90 g
Opmerking over werkings- en stuurmedium	geen zuurstof Geen acetylene