 



# Opstartventiel met drukopbouw MS4N-DE-1/8-V230-Z

Artikelnummer: 532010

FESTO

elektrisch, voor langzame drukopbouw, debietrichting van rechts naar links.

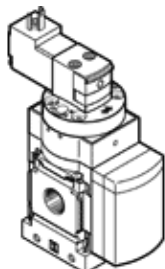

## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ontluchtingsfunctie	regelbaar
Soort bediening	elektrisch
Inbouwpositie	willekeurig
Handbediening	met vergrendeling niet-vergrendelbaar
Constructieve opbouw	Zuigerzitting
Soort reset	mechanische veer
Soort sturing	voorgestuurd
Stuurluchtverzorging	extern
Stroomrichting	niet omkeerbaar
Ventiefunctie	2/2
Schakelpositie-indicator	met accessoires
Werkdruk	4 ... 14 bar
b-waarde	0,5
C-waarde	4,6 l/sbar
Normaal nominaal debiet	1.000 l/min
Spoelkaraktereigenschappen	230V AC
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	263 g
Elektrische aansluiting	Vorm C
Soort bevestiging	met accessoires naar keuze: in-line-installatie
Pneumatische aansluiting 1	NPT1/8-27
Pneumatische aansluiting 2	NPT1/8-27
Materiaal - tip	vrij van koper en PTFE
Materiaal - informatie dichtingen	NBR
Materiaal - informatie behuizing	gespuitsgiet aluminium