 



Naderingsschakelaar SMT-8F-PS-24V-K5,0-OE

Artikelnummer: 538486

FESTO

elektrisch, contactloos, PNP, voor aandrijvingen met sensorgleuf 8,
montage van boven, met kabel.

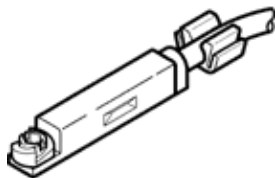

Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Bedrijfsspanningsbereik DC	10 ... 30 V
Schakeluitgang	PNP
Schakelementfunctie	NO-contact
Max. uitgangsstroom	100 mA
Kabellengte	5 m
Elektrische aansluiting	3-aderig Kabel
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	4
Design	voor T-gleuf
Bestand tegen kortsluiting	ja
Meetprincipe	magneto-resistent
Bescherming tegen omgekeerde polariteit	voor alle elektrische aansluitingen
Schakeltoestandindicator	LED geel
Uitschakeltijd	≤ 11 ms
Inschakeltijd	≤ 0,5 ms
Max. schakelvermogen DC	3 W
Reststroom	0,1 mA
Spanningsbreuk	1,8 V
CE-Zeichen (zie Konformitätserklärung)	volgens EU-EMV-richtlijn
Beschermingsgraad	IP65 IP67
Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie	-5 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-20 ... 60 °C
Productgewicht	180 g
Reproduceerbaarheid van de schakelwaarde	+/- 0,1 mm
Soort bevestiging	inzetbaar geklemd in T-gleuf
Materiaal - tip	vrij van koper en PTFE
Materiaal - informatie behuizing	PA
Materiaal - informatie kabelmantel	PUR