 



Zwaai aandrijving DRQD-25-180-YSRJ-A-AL-FW

Artikelnummer: 540462

FESTO

voor positiedetectie, met instelbare schokdempers en
spelingcompenserende tandwieloverbrenging. Persluchtaansluiting links.

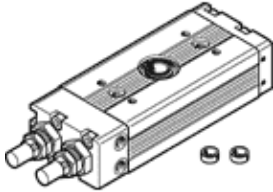

Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	25
Instelbereik draaihoek	-20 ... 6 deg
Draaihoek	0 ... 180 deg
Demping	Schokdemper, harde merklijn, instelbaar
Inbouwpositie	willekeurig
Constructieve opbouw	Tandstang/rondsel
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar
Werkdruk	2 ... 10 bar
Max. zwaai frequentie bij 6 bar	1,5 Hz
Werking	dubbelwerkend
Bedrijfsmedium	gefilterde perslucht
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Draaimoment bij 6 bar	6,1 Nm
Soort bevestiging	met doorgaande boring met inwendige schroefdraad naar keuze:
Pneumatische aansluiting	M5
Materiaal - tip	vrij van koper en PTFE
Materiaal - informatie aandrijfas	Affineerstaal
Materiaal - informatie deksel	Aluminium
Materiaal - informatie dichtingen	NBR TPE-U(PU)
Materiaal - informatie behuizing	Aluminium