 



Bolkraan-aandrijfeenheid VZPR-BPD-22-R34R

Artikelnummer: 540529

FESTO

bestaande uit een pneumatische zwaai aandrijving DAPS,
gecombineerd met een 2/2-wegbolkraan VAPB in roestvrij staaluitvoering.

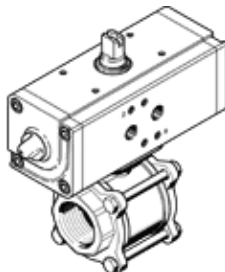

Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Constructieve opbouw	Bolkraan (2-weg) Zwaai aandrijving
Soort bediening	elektrisch pneumatisch
Inbouwpositie	willekeurig
Soort bevestiging	CNOMO met inwendige schroefdraad
Aansluiting armatuur	Rp3/4
Schakelpositie-indicator	Knoprichting = debietrichting
Nominale breedte DN	20
Werkdruk aandrijving	1 ... 8,4 bar
Nominale druk armatuur	63
Mediumtemperatuur	-20 ... 150 °C
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
Materiaal - opmerking	LABS-houdende stoffen inbegrepen
Levensmiddeltoelating	nee
Productgewicht	1.800 g
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	3