


aansluitstrip VABM-B6-E-G12-5

Artikelnummer: 545821

FESTO

voor magneetventiel VUVB.

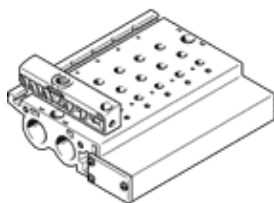

Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|--|--|
| Rastermaat | 21 mm |
| Max. aantal ventielplaatsen | 5 |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 |
| Max. aandraaimoment DIN-railmontage | 1,5 Nm |
| Max. aandraaimoment ventielbevestiging | 2 Nm |
| Max. aandraaimoment wandmontage | 5 Nm |
| Productgewicht | 820 g |
| Aansluiting hulpstuurlicht 12/14 | G1/8 |
| Pneumatische aansluiting 1 | G1/2 |
| Pneumatische aansluiting 3 | G1/2 |
| Materiaal - opmerking | vrij van koper en PTFE RoHS conform |
| Informatie materiaal aansluitstrip | aluminumlegering |