

 

magneetventiel

MFHB-4-1/4

Artikelnummer: 546054
Einde productie

FESTO

Einde productie. Leverbaar tot 2018. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.

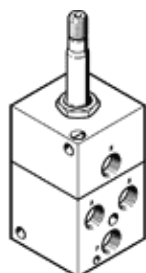

Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|----------------------------------|------------------------------|
| Ventiel functie | 4/2 monostabiel |
| Soort bediening | elektrisch |
| normaal nominaal debiet | 600 l/min |
| Werkdruk | 2 ... 8 bar |
| Constructieve opbouw | Schotelzitting |
| Soort reset | mechanische veer |
| Beschermingsgraad | IP65 |
| Nominale diameter | 6,5 mm |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Handbediening | met vergrendeling |
| Schakeltijd uit | 23 ms |
| Schakeltijd in | 16 ms |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosieweerstand |
| Mediumtemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur | -5 ... 40 °C |
| Productgewicht | 725 g |
| Aansluiting stuurontluchting 84 | M5 |
| Pneumatische aansluiting 1 | G1/4 |
| Pneumatische aansluiting 2 | G1/4 |
| Pneumatische aansluiting 3 | G1/4 |
| Pneumatische aansluiting 4 | G1/4 |
| Informatie materiaal dichtingen | NBR |
| Informatie materiaal behuizing | Aluminium geanodiseerd |