


Voedingseenheid SVG-1/230VAC-24VDC-10A

Artikelnummer: 547868
Einde productie

FESTO

met nominale uitgangsspanning 24 V DC en nominale uitgangsstroom 10 A.
Einde productie. Leverbaar tot 2014. Zie het Support Portal voor
alternatieve producten.

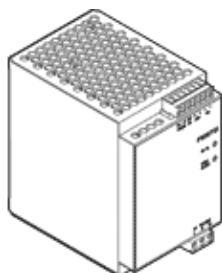

Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Breedte	85 mm
Hoogte	130 mm
Lengte	125 mm
Inbouwpositie	vrije convectie
Primaire voeding	1-fasig
Ingangsstroom	2,8 - 1,2 A
Nominale uitgangsspanning DC	24 V
Nominale uitgangsstroom	10 A
Ingangsspanningsbereik AC	100 ... 240 V
Netuitvaloverbrugging	50 ms
Netfrequentie	45 ... 65 Hz
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn volgens EU-richtlijn lage spanning
Lagertemperatuur	-40 ... 85 °C
Relatieve luchtvochtigheid	95%
Beschermingsgraad	IP20
Omgevingstemperatuur	-25 ... 70 °C
Toelating	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Productgewicht	1.300 g
Soort bevestiging	met DIN-rail
Materiaal - opmerking	LABS-houdende stoffen inbegrepen