


# axiaalkit EAMM-A-F30-70A

Artikelnummer: 550932

FESTO

geschikt voor elektrische aandrijvingen.

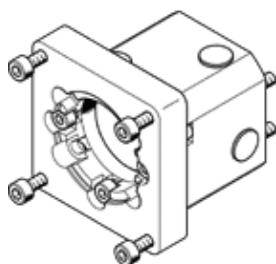

## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Overdraagbaar draaimoment	8,2 Nm
Productgewicht	330 g
Interface code, actuator	F30
Interface code, motor in	70A
Materiaal - opmerking	RoHS conform