


Parallelkit EAMM-U-A22-55A

Artikelnummer: 559786

FESTO

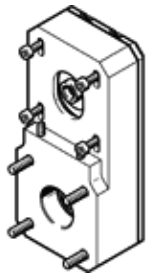

Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	22
Inbouwpositie	willekeurig
Max. toerental	4.000 1/min
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	0 ... 50 °C
Massatraagheidsmoment	9,63 kgmm ²
Nullastaandrijfmoment	0,1 Nm
Overdraagbaar draaimoment	3 Nm
Productgewicht	410 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform