


# aansluitstrip VABM-L1-10AW-M7-8

Artikelnummer: 566552

FESTO

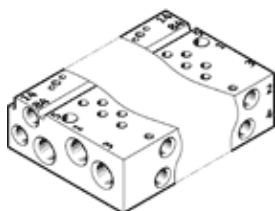

## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Rastermaat	10,5 mm
Max. aantal ventielplaatsen	16
Bedrijfsdruk Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Werkdruk	-0,9 ... 10 bar
Toelating	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Max. aandraaimoment DIN-railmontage	1,5 Nm
Max. aandraaimoment ventielbevestiging	0,45 Nm
Max. aandraaimoment wandmontage	1,5 Nm
Productgewicht	168 g
Aansluiting hulpstuurlucht 12/14	M5
Aansluiting stuurontluchting 82/84	M5
Pneumatische aansluiting 1	M7
Pneumatische aansluiting 2	M5
Pneumatische aansluiting 3	M7
Pneumatische aansluiting 4	M5
Pneumatische aansluiting 5	M7
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal aansluitstrip	aluminumlegering