


aansluitstrip VABM-B6-E-N14-2

Artikelnummer: 568185

FESTO

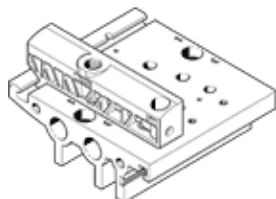

Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Rastermaat	21 mm
Max. aantal ventielplaatsen	2
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
Max. aandraaimoment DIN-railmontage	1,5 Nm
Max. aandraaimoment ventielbevestiging	2 Nm
Max. aandraaimoment wandmontage	5 Nm
Productgewicht	270 g
Aansluiting hulpstuurlucht 12/14	NPT1/8-27
Pneumatische aansluiting 1	NPT1/4-18
Pneumatische aansluiting 3	NPT1/4-18
Materiaal - opmerking	vrij van koper en PTFE RoHS conform
Materiaal aansluitstrip	aluminumlegering