


# Insteekhuls QS-F-14H-6

Artikelnummer: 570441

FESTO

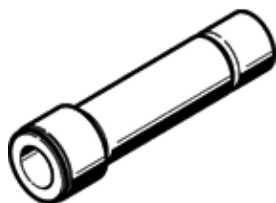

## Informatieblad

| Kenmerk                                 | Waarde                                  |
|---|---|
| Grootte                                 | Standaard                               |
| Nominale diameter                       | 5 mm                                    |
| Constructieve opbouw                    | Duw-trekprincipe (push/pull)            |
| Werkdruk volledig temperatuurbereik     | -0,95 ... 16 bar                        |
| Bedrijfsmedium                          | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk               |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK        | 3                                       |
| Food safety                             | volgens fabrikantenverklaring           |
| Omgevingstemperatuur                    | 0 ... 150 °C                            |
| Toelating                               | Germanischer Lloyd                      |
| Productgewicht                          | 53 g                                    |
| Pneumatische aansluiting 1              | Insteekhuls QS-14                       |
| Pneumatische aansluiting 2              | voor slang buitendiameter 6 mm          |
| Materiaal - opmerking                   | RoHS conform                            |
| Informatie materiaal behuizing          | Messing<br>verchromd en vernikkeld      |
| Informatie materiaal slangdichting      | FPM                                     |