


verbindingkabel NEBC-D12G4-KS-10-R3G4

Artikelnummer: 8031122

Einde productie

FESTO

Einde productie. Leverbaar tot 2019. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.

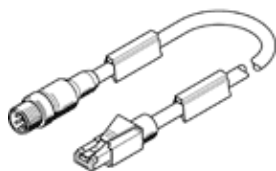

Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
Productgewicht	455 g
Elektrische aansluiting 1	Rechte stekker, M12x1, 4-pins, D-gecodeerd, afschermbaar
Elektrische aansluiting 2	Rechte stekker, RJ45, 4-polig
Bedrijfsspanningsbereik DC	0 ... 50 V
Stroombelastbaarheid bij 40 °C ënt	1 A
Stootspanningsweerstand	0,8 kV
Specificatie Ethernet-kabel	Type: CAT.5
Kabellengte	10 m
Kabeleigenschap	Basic
Testvoorwaarden van kabel	Buigvastheid volgens Festo norm
Min. kabelbuigradius	52 mm
Kabeldiameter	6,4 mm
Toelrantie kabeldiameter	± 0,2 mm
Kabelmontage	2x(2x0,14)
Geleider-nominale doorsnede	0,14 mm ²
Aansluitingdoorsnede	0,14 mm ²
Beschermingsgraad	IP20 IP67
Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie	-20 ... 80 °C
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
Informatie materiaal kabelmantel	TPE-U(PUR)
Kleur kabelmantel	blauw
Informatie materiaal insteekcontact	Messing vernikkeld en verguld