


smoorplaat

VABF-B14-F1B1P2-FF14

Artikelnummer: 8098887

FESTO

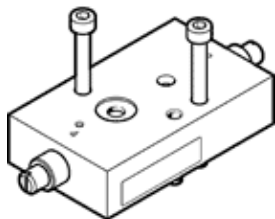

Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|----------------------------------|--|
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Werkdruk | 1,5 ... 10 bar |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-:] |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosieweerstand |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-zone III |
| Lagertemperatuur | -20 ... 60 °C |
| Mediumtemperatuur | -20 ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur | -20 ... 60 °C |
| Productgewicht | 229 g |
| Soort bevestiging | met doorgangsboring |
| Pneumatische aansluiting 2 | Flens 1/4 met NAMUR aansluiting |
| Pneumatische aansluiting 4 | Flens 1/4 met NAMUR aansluiting |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal regelbehuizing | aluminiumlegering |