


axiaalkit
EAMM-A-D19-40R
Artikelnummer: 8105867

FESTO

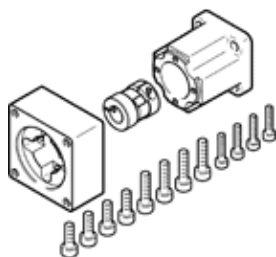

Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Overdraagbaar draaimoment	1,1 Nm
Productgewicht	133 g
Interface code, actuator	D19
Interface code, motor in	40R
Materiaal - opmerking	RoHS conform