


**axiaalkit**  
**EAMM-A-T46-60RA**  
Artikelnummer: 8126175

**FESTO**

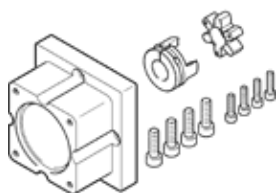

## Informatieblad

| Kenmerk                    | Waarde                |
|----------------------------|-----------------------|
| Nominale lengte            | 47 mm                 |
| Inbouwpositie              | willekeurig           |
| Max. toerental             | 8.000 1/min           |
| LABS-conformiteit          | VDMA24364-B2-L        |
| Lagertemperatuur           | -25 ... 60 °C         |
| Relatieve luchtvochtigheid | 0 - 95 %              |
| Beschermingsgraad          | IP40                  |
| Omgevingstemperatuur       | -10 ... 60 °C         |
| Massatraagheidsmoment      | 3,2 kgmm <sup>2</sup> |
| Overdraagbaar draaimoment  | 10 Nm                 |
| Productgewicht             | 412 g                 |
| Interface code, actuator   | T46                   |
| Interface code, motor in   | 60RA                  |
| Materiaal - opmerking      | RoHS conform          |