


Blinde stop NPQX-P-PC10

Artikelnummer: 8191749

FESTO

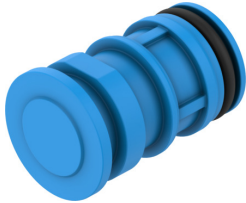

Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	Standaard
Inbouwpositie	Willekeurig
Verpakkingsgrootte	10
Bedrijfsdruk	-0.1 MPa...1 MPa -1 bar...10 bar -14.5 psi...145 psi
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	3 - sterke corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Productgewicht	1 g
Bevestigingstype	Met bevestigingsklem
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal blinde stop	PA-versterkt
Materiaal O-ring	HNBR